


# Verpressen Sie **Gates-Armaturen** problemlos und sicher mit Ihrer **UNIFLEX-Schlauchmontagepresse**



Gates bietet dem Hydraulikmarkt ein integriertes Programm leistungsfähiger Produkte: Schläuche, Armaturen, Schlauchpressen, Pressbacken und Werkzeuge, die alle miteinander kompatibel sind.

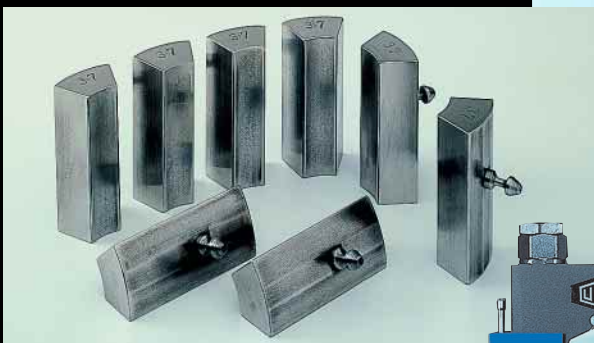

Zudem sind diese Gates Hydraulik-Produkte bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und ... Vielseitigkeit. Deshalb sind Gates Armaturen auch perfekt mit einer UNIFLEX-Schlauchmontagemaschine zu verarbeiten.

Vorausgesetzt Sie arbeiten mit einer hochwertigen UNIFLEX-Schlauchmontagepresse. Können Sie Ihre Gates Armaturen mit dieser Maschine verpressen? Aber selbstverständlich! Ob es sich nun um die Verpressung von MegaCrimp<sup>®</sup>-, GlobalSpiral<sup>™</sup>-, PCM- oder von ES-A-Armaturen handelt, die UNIFLEX-Maschine leistet hervorragende Arbeit. Sie müssen nur die entsprechenden Gates Pressbackensätze montieren.

Die Kompatibilität der UNIFLEX-Schlauchmontagepressen mit den Gates Armaturen- und Pressbackenreihen wurde eingehend überprüft. Gates garantiert, dass die auf der Rückseite aufgeführten UNIFLEX-Pressenmodelle mit einer umfassenden Pressbackenreihe voll kompatibel sind. Blättern Sie um und entnehmen den Tabellen welche Pressbackensätze sich für die verschiedenen UNIFLEX-Maschinen eignen.

**Montieren Sie die korrekten Pressbackensätze und verpressen Sie Ihre Gates Armaturen problemlos mit Ihrer UNIFLEX-Schlauchmontagepresse.**



# Kapazität der UNIFLEX-Maschinen

ARMATURENTYP -4 -5 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32

## Maschine: Uniflex HM10.3

Pressbackentyp: 200

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*/**
ES-A								D45 D60*

\* Setzen Sie nur den 213-Pressbackentyp ein.

\*\* Für G3K- und G4K-Schläuche setzen Sie die D39-Pressbackensätze ein.

## Maschine: Uniflex HM200 / HM250

Pressbackentyp: 200

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**

## Maschine: Uniflex HM220

Pressbackentyp: 239

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**

## Maschinenentyp: Uniflex HM260

Pressbackentyp: 200

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33				

## Maschine: Uniflex HM270 / 280

Pressbackentyp: 204

Maschine: Parker Hannifin - 86CE061 & 87CE061

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**

## Maschine: Uniflex HM290

Pressbackentyp: 232 / 239

Maschine: Parker Hannifin - TH-520

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**

## Maschine: Uniflex HM310

Pressbackentyp: 204

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310**D311
PCM								D314
ES-A								D45 D60

## Maschine: Uniflex HM320

Pressbackentyp: 232 / 239

MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310**D311
PCM								D314
ES-A								D45 D60

\*\* Für G3K- und G4K-Schläuche setzen Sie die D39-Pressbackensätze ein.

## Produkt-Nummern der

## Pressbackensätze

DASH-SIZE	PRESSBACKEN-SERIE	PRODUKT-NUMMER
G-4	204-D21	7482-19898
G-5/6	204-D22	7482-19899
G-8	GS-6/8	204-D33
G-10	204-D34	7482-19901
G-12	GS-10/-12	204-D35
G-16	GS-16	204-D37
G-20	204-D39	7482-19904
GS-20	204-D310	7482-19905
GS-24	204-D311	7482-19906
GS-32 (PCM)	204-D314	7482-19907
ES-A-24	204-D45	7482-19908
ES-A-32	204-D60	7482-19909

DASH-SIZE	PRESSBACKEN-SERIE	PRODUKT-NUMMER
G-4	200-D21	7482-19890
G-5/6	200-D22	7482-19891
G-8	GS-6/8	200-D33
G-10	200-D34	7482-19893
G-12	GS-10/-12	200-D35
G-16	GS-16	200-D37
G-20	GS-20 (4W)	200-D39
ES-A-24	200-D45	7482-19897

DASH-SIZE	PRESSBACKEN-SERIE	PRODUKT-NUMMER
G-4	239-D21	7482-19924
G-5/6	239-D22	7482-19925
G-8	GS-6/8	239-D33
G-10	239-D34	7482-19927
G-12	GS-10/-12	239-D35
G-16	GS-16	239-D37
G-20	GS-20 (4W)	239-D39
ES-A-24	239-D45	7482-19931

Ihr Händler:



The world's most trusted name in belts, hose and hydraulics.